


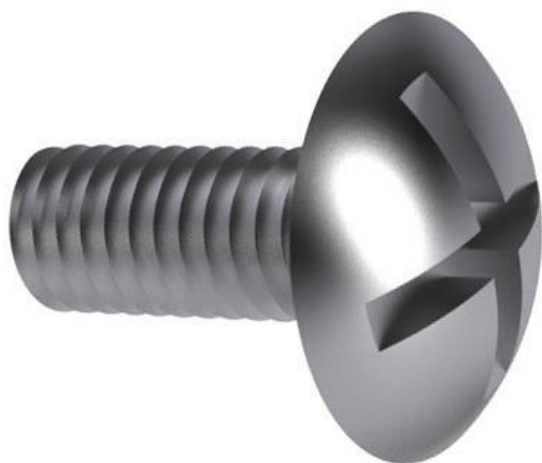

Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M8X60

Referência	24650.080.060
Marca	-
UBB	951353572591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638793
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	60 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-129
----	----------

Especificação técnica

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	60
n	2
P	1.25

Desenho técnico

