


## Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço Zincado ST4,2X50MM

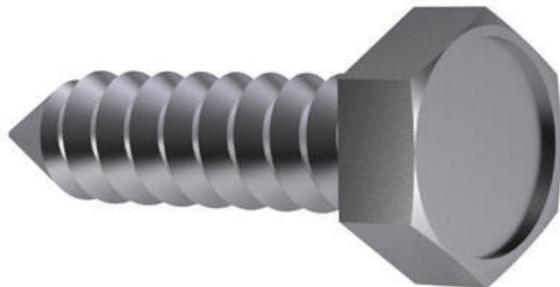

Referência	26080.042.050
Marca	-
UBB	500645227041
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064201
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.2 mm
Comprimento	50 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

### Normas

NF	≈E25-662 C
ASME	≈B18.6.5M-AB
BS	≈4174-AB
DIN	7976 C
ISO	≈1479 C

### Especificação técnica

D (mm)	4.2
k	2.8
L (mm)	50
P	1.4
s	7

### Desenho técnico

