


Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,2X13MM

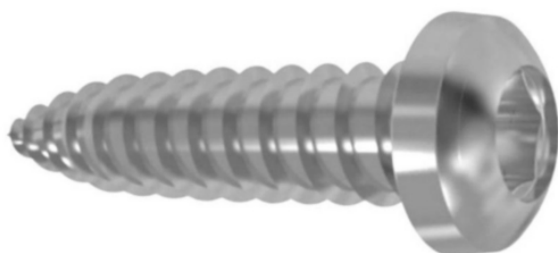

Referência	26501.022.013
Marca	-
UBB	500645230821
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064584
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	2.2
Comprimento (L) (mm)	13
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Info Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	14585 C
NF	≈E25-654 C
DIN	≈7981 C
ASME	≈B18.6.4

Especificação técnica

d_k (max.)	4.2
k (max.)	1.8
P	0.80
Chave caixa	T6

Desenho técnico

