


Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST4,8X45MM

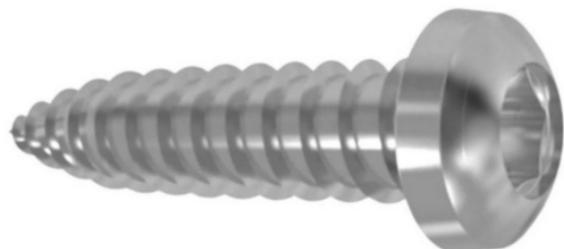

Referência	26501.048.045
Marca	-
UBB	500645234211
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064928
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.8 mm
Comprimento	45 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.5
k (max.)	3.7
L (mm)	45
P	1.6
Chave caixa	25

Desenho técnico

