


Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST4,8X70MM

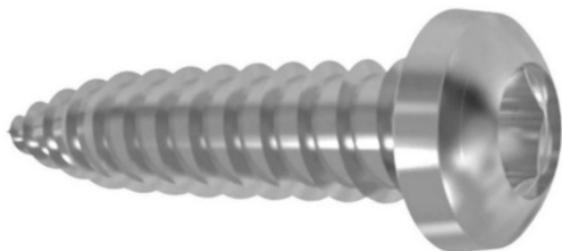

Referência	26501.048.070
Marca	-
UBB	500645234542
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064959
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.8 mm
Comprimento	70 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.5
k (max.)	3.7
L (mm)	70
P	1.6
Chave caixa	25

Desenho técnico

