


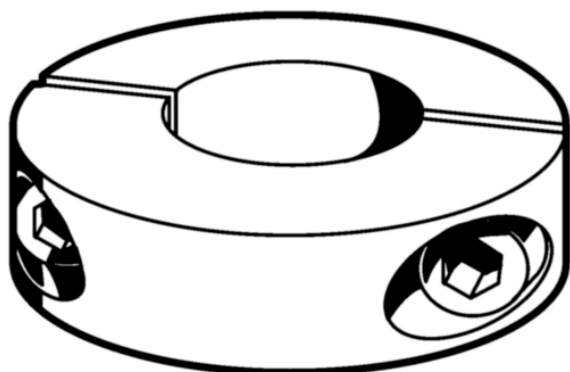

Anel de ajuste com 2 parafusos sextavados Aço de corte 10

Referência	37845.100.001
Marca	-
UBB	500501979412
UNSPSC	31161807
EAN	8715494229401
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	10 mm
Material	Aço de corte
Diâmetro Exterior	32

Info

Características especiais dos anéis de ajuste: Fácil montagem e desmontagem, posicionamento preciso, conexão muito forte sem folga. Distribuição igual da força de aperto sobre a circunferência do eixo, compensa as variações de tolerância. Não causam danos ao eixo durante a montagem, pois o metal do eixo não é deformado. Os anéis de ajuste são fornecidos com um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.

Normas

Especificação técnica

b	10
b (j14)	10
d1	10
d2	32
d2 (h13)	32
D (mm)	10
Dimensão do parafuso	M4x16
Espessura	10

Desenho técnico

