



Cavilha paralela temperada m6 DIN 6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superfície 16X30MM

Referência	39080.160.030
Marca	-
UBB	500645330241
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080027
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	16 mm
Comprimento	30 mm
Material	Aço
Material técnico	60±2HRC
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info

Cavilhas paralelas são utilizadas maioritariamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição. O comprimento nominal (L1) inclui as pontas com chanfro (tolerância js14).


Normas

NEN	≈2282
ISO	≈8734-A
DIN	6325
NF	≈E27-475

Especificação técnica

D (mm)	16
L (mm)	30
L1	30
L2	3
r	16

Desenho técnico

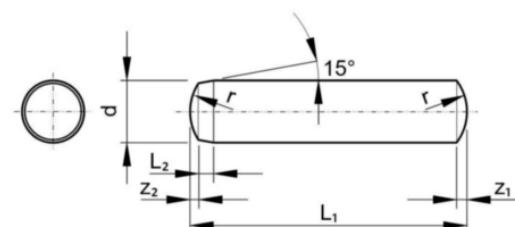

$z_1 \approx$ 2.5

$z_2 \approx$ 1.7