

Cavilha paralela temperada m6 DIN 6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superfície 16X110MM



Referência	39080.160.110
Marca	-
UBB	500644927674
UNSPSC	31163203
EAN	8717077042186
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	16 mm
Comprimento	110 mm
Material	Aço
Material técnico	60±2HRC
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info

Cavilhas paralelas são utilizadas maioritariamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição. O comprimento nominal (L1) inclui as pontas com chanfro (tolerância js14).


Normas

ISO	≈8734-A
NF	≈E27-475
NEN	≈2282
DIN	6325

Especificação técnica

D (mm)	16
L (mm)	110
L1	110
L2	3
r	16

Desenho técnico

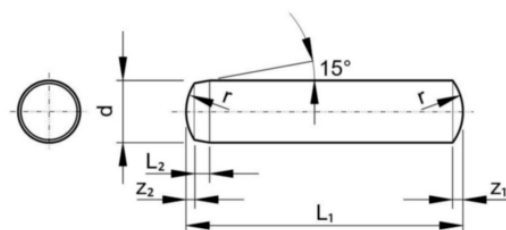

$z_1 \approx 2.5$

$z_2 \approx 1.7$