

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Sem tratamento de superfície 8X80MM



Referência	39310.080.080
Marca	-
UBB	950359102569
UNSPSC	31163204
EAN	8715492818157
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	80 mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas


NEN	182
DIN	94
ISO	1234
NF	E25-774

Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
------	--

Especificação técnica

a (max.)	4
b $\approx$	16
c (max.)	15
c (min.)	13.1
d (min.)	7.3
D (mm)	8

Desenho técnico

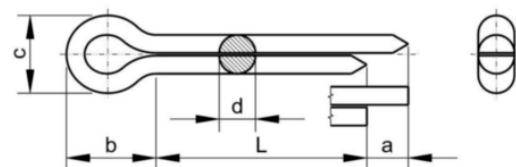

L (mm)	80
d (max.)	7.5

FABORY