


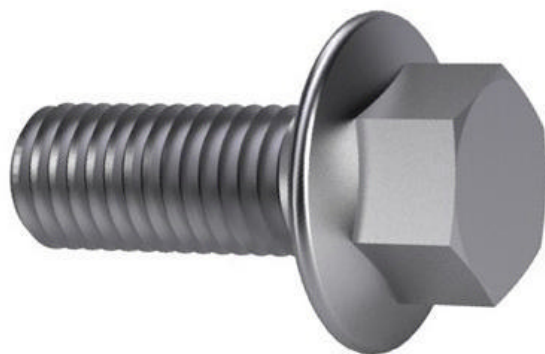

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X35

Referência	51018.100.035
Marca	-
UBB	500635895484
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552103
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	35 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈6921
ISO	≈4162
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M

Especificação técnica

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	35
P	1.5
s	15

Desenho técnico

