


SECURITY Parafuso cabeça de lentilha com 2 furos Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X13MM

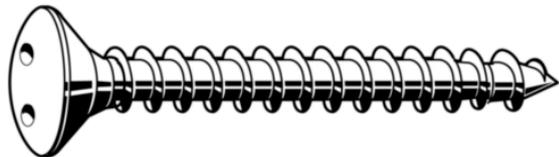

Referência	51597.042.013
Marca	-
UBB	500634338049
UNSPSC	31161507
EAN	8715494627580
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	13 mm
Encaixe	2 Furos
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante
Info	Ferramentas disponíveis sob pedido. Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco"

Normas

Especificação técnica

D (mm)	4.2
dk (max.)	7.6
k (max.)	2.2
L (mm)	13
No. drive	TH5

Desenho técnico

