


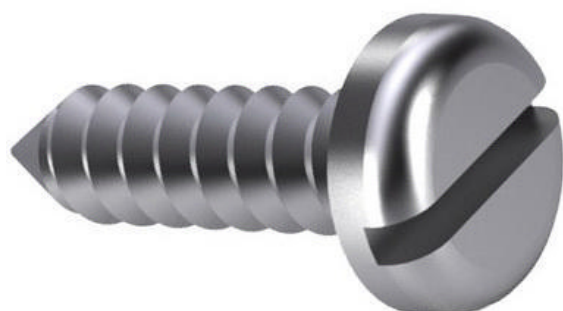

Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X4,5MM

Referência	51600.022.045
Marca	-
UBB	500633275689
UNSPSC	31161507
EAN	8715494596480
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.2 mm
Comprimento	4.5 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	1481 C
NF	E25-663 C
DIN	7971 C
BS	4174

Especificação técnica

D (mm)	2.2
dk	4.2
k	1.35
L (mm)	4.5
n	0.6
P	0.8

Desenho técnico

