


Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X50MM

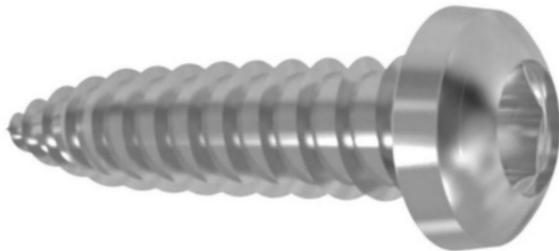

Referência	51664.055.050
Marca	-
UBB	500571873669
UNSPSC	31161507
EAN	8715494272278
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5.5 mm
Comprimento	50 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	5.5
dk (max.)	11
k (max.)	4
L (mm)	50
P	1.8
Chave caixa	25

Desenho técnico

