


## Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 3X20MM

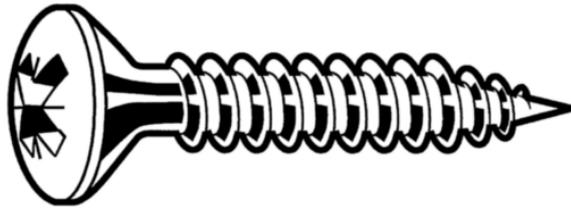

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 51886.030.020             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 500571511640              |
| UNSPSC      | 31161508                  |
| EAN         | 8715494103282             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro         | 3 mm              |
| Comprimento      | 20 mm             |
| Encaixe          | Pozidriv          |
| Forma da cabeça  | Cabeça de embeber |
| Material         | Aço inoxidável    |
| Material técnico | A2                |

### Normas

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 7995 Z |
|-----|--------|

### Especificação técnica

|           |      |
|-----------|------|
| D (mm)    | 3    |
| dk        | 5.6  |
| ds        | 3    |
| f ≈       | 0.75 |
| k (max.)  | 1.65 |
| L (mm)    | 20   |
| Nr. fenda | 1    |

### Desenho técnico

