


Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M10X25

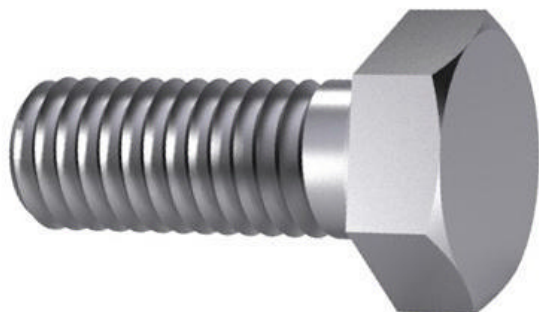

Referência	53011.100.025
Marca	-
UBB	500697360021
UNSPSC	31161620
EAN	8715492954190
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	25
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

k	6.4
P	1.50
s	17

Desenho técnico

