


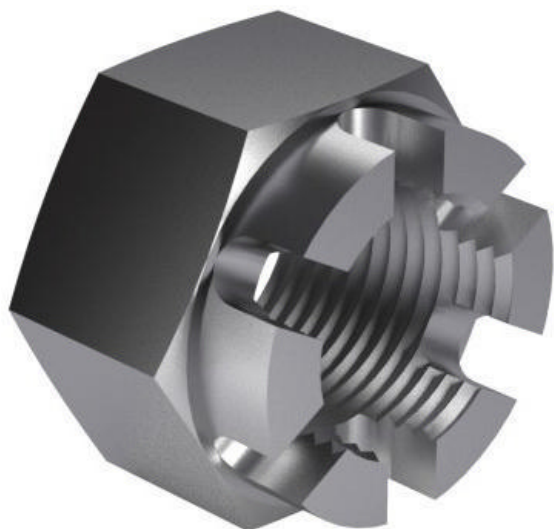

Porca castelo DIN 935-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M12

Referência	55220.120.001
Marca	-
UBB	950355750346
UNSPSC	31161707
EAN	8715492337603
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234). Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.

Normas

DIN	935-1
NEN	729

Especificação técnica

d-D	M12
m	15
n	3.5
Número de fendas	6
P	1.75
s	19
Chaveta elástica DIN 94	3.2

Desenho técnico

