


Parafuso cabeça de embeber hexalobular para aglomerado Aço inoxidável (Inox) A4 4,5X40MM

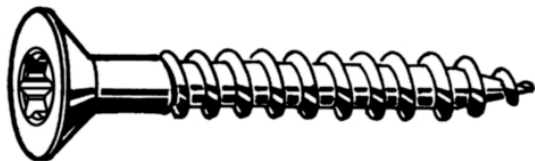

Referência	55775.045.040
Marca	-
UBB	500635803074
UNSPSC	31161508
EAN	8717077002289
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.5 mm
Comprimento	40 mm
Encaixe	Hexalobular
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Info	Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.

Normas

Especificação técnica

D (mm)	4.5
dk	9
k	2.9
L (mm)	40
Chave caixa	20

Desenho técnico

