


Parafuso rosca para plástico 30° cabeça de queijo PZ Aço Passivado a preto 4X14MM

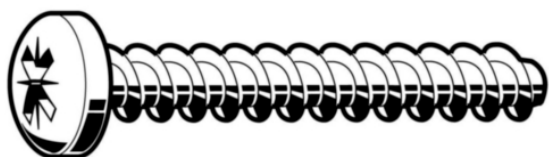

Referência	67571.040.014
Marca	-
UBB	500656827705
UNSPSC	31161512
EAN	8712423036444
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	14 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	para plásticos

Normas

Especificação técnica

D (mm)	4
dk (max.)	7
k (max.)	2.7
L (mm)	14
Nr. fenda	2

Desenho técnico

