


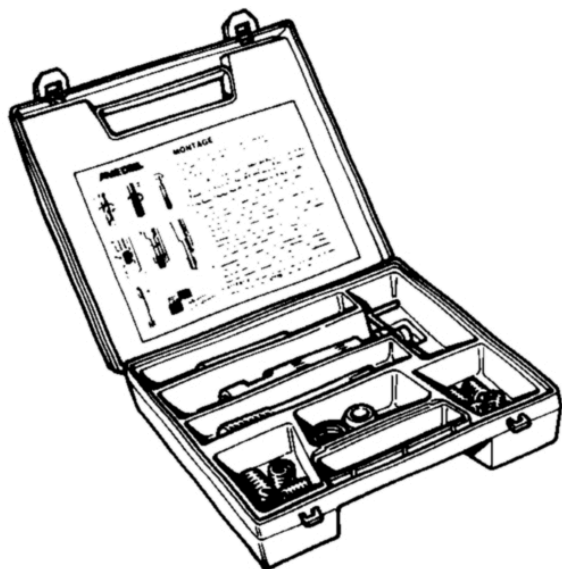

AMECOIL Conjunto de Inserto de fio aço UNC Aço inoxidável (Inox) A2 3/4X19,1 (10PC)

Referência	71030.191.019
Marca	-
UBB	950355265816
UNSPSC	31162802
EAN	8715492907882
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	19.1 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Info	Este kit de oficina de plástico é conveniente para a utilização frequente de um tamanho. Conteúdo: Ferramenta completa. Macho máquina ($\geq$ M18 com macho extra) Punção de quebra. Insertos Aço inox A2 (quantidades entre parêntesis).
------	--

Normas

Especificação técnica

L (mm)	19.1
--------	------