


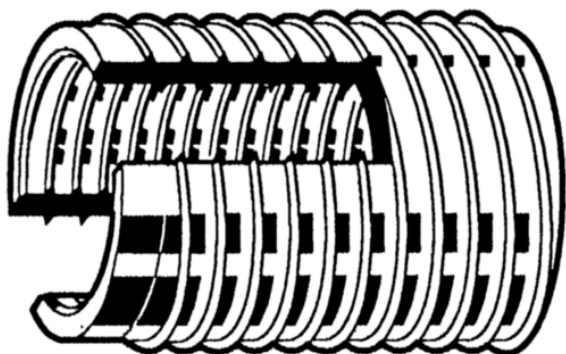

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M3X6

Referência	71550.030.001
Marca	-
UBB	950355785417
UNSPSC	31162802
EAN	8715492909862
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	6 mm
Material	Aço
Material técnico	Cementado
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Tipo nº.	302
Info	Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Normas

Especificação técnica

d-D	M3
d1	M3
d2	5
Profundidade do furo (mín.)	8
L (mm)	6
P (d1)	0.5
P (d2)	0.5

Desenho técnico

