


Inserto roscado auto cortante tipo 308 Aço Passivado a amarelo 308 M8X14

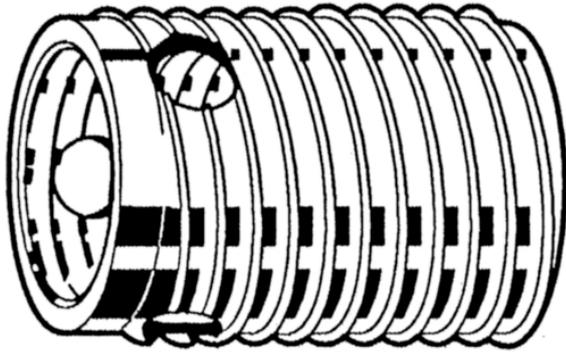

Referência	71554.080.001
Marca	-
UBB	950355787801
UNSPSC	31162802
EAN	8715492910158
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	14 mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Tipo nº.	308
Info	Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.308

Normas

Especificação técnica

d-D	M8
d1	M8
d2	12
Profundidade do furo (mín.)	17
L (mm)	14
P (d1)	1.25
P (d2)	1.5

Desenho técnico

