


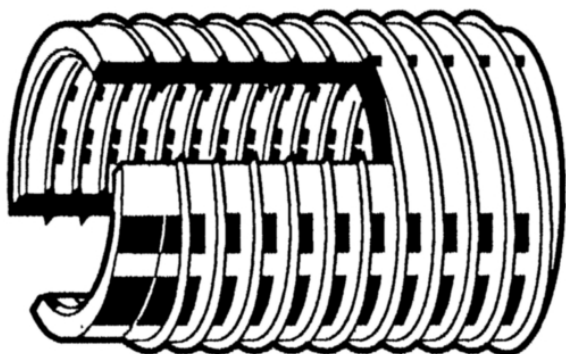

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Zincado M5X10

Referência 71571.050.001

Marca -

UBB 500682478374

UNSPSC 31162802

EAN 8717077782877

Emb. de 50 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento 10 mm

Material Aço

Material técnico Cementado

Tratamento sup. Zincado

Rosca Métrica

Tipo nº. 302

Info Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Normas

Especificação técnica

d1 M5

d2 8

Profundidade do furo 13 (mín.)

L (mm) 10

P (d1) 0.8

P (d2) 1

Desenho técnico

