


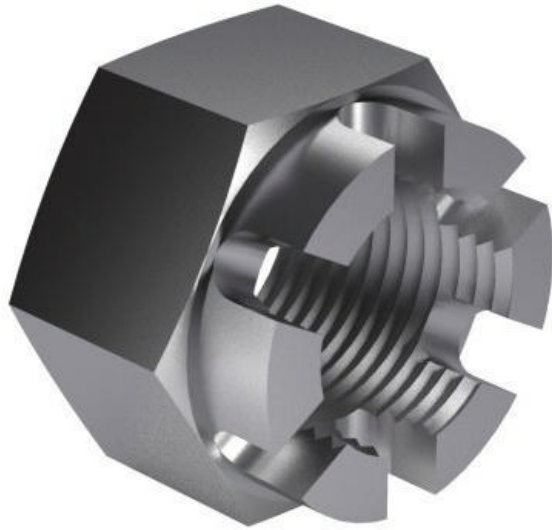

Porca castelo asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Aço SAE J995 Sem tratamento de superfície Gr.5 1.1/2-6

Referência	U12005.150.0001
Marca	-
UBB	500625875272
UNSPSC	31162400
EAN	8715492906977
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/2 Inch
Classe	Gr.5
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Material técnico	SAE J995
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.2.2
------	---------

Especificação técnica

F (max.)	2.25
H	1.28125
TPI	6
S (min.)	0.37
T (min.)	0.82

Desenho técnico

