


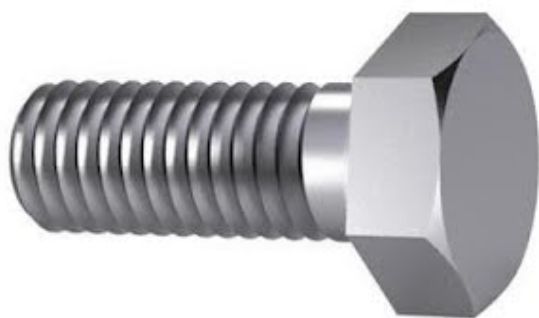

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M7X12

Cod Articol	01210.070.012
Marcă	-
UBB	950351065749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029850
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M7
Lungime	12 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Specificatii tehnice

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	12
P	1
s	11

Desen tehnic

