


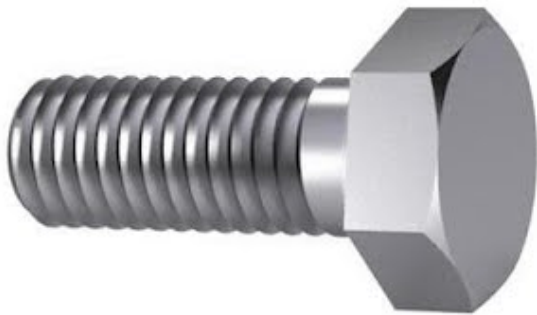

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M24X55

Cod Articol	01210.240.055
Marcă	-
UBB	950351081746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031938
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	55 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Desen tehnic

