


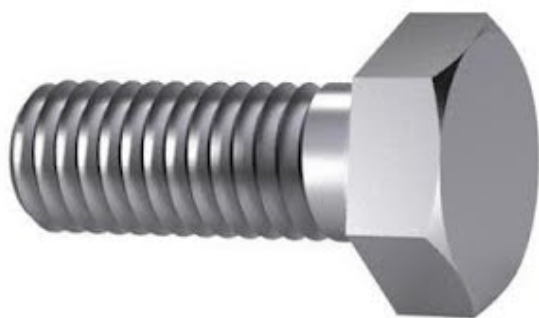

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M24X65

Cod Articol	01210.240.065
Marcă	-
UBB	950351081902
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031952
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	65 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Desen tehnic

