


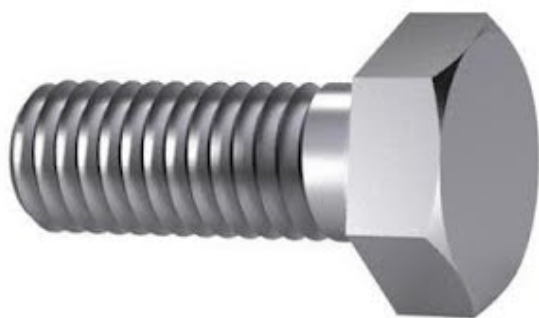

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M24X70

Cod Articol	01210.240.070
Marcă	-
UBB	950351082082
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031969
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Desen tehnic

