


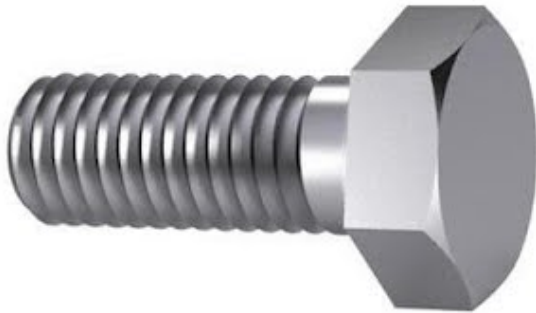

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M24X150

Cod Articol	01210.240.150
Marcă	-
UBB	500621732527
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503860
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Specificatii tehnice

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Desen tehnic

