


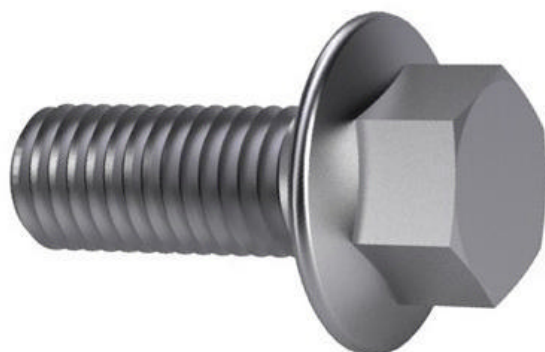

Bulon cu flanșă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 10.9 M10X60

Cod Articol	04137.100.060
Marcă	-
UBB	500648945094
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238633
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	60 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Warning:
electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary.

Standarde

DIN	6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

Specificatii tehnice

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	60
P	1.5
s	15

Desen tehnic

