


Șurub cu cap hexagonal cu piuliță hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M12X240

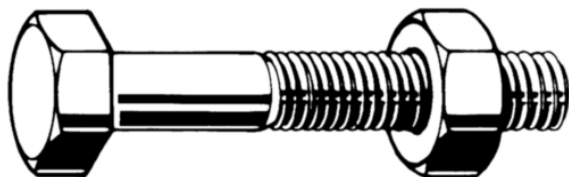

Cod Articol	08000.120.240
Marcă	-
UBB	500648014545
UNSPSC	31161620
EAN	8717077272934
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	240 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Standarde

ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	240
m	10
P	1.75
s	19

Desen tehnic

