

Șurub cu cap hexagonal cu piuliță hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M8X50

Cod Articol	08200.080.050
Marcă	-
UBB	950351089350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492551108
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum. Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)


Standarde

NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Desen tehnic

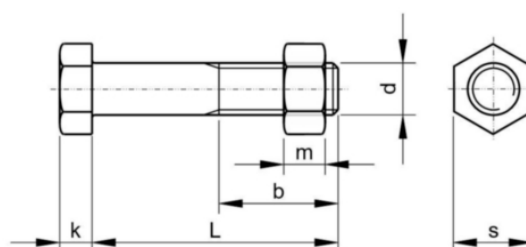

L (mm)	50
m	6.5
P	1.25
s	13