


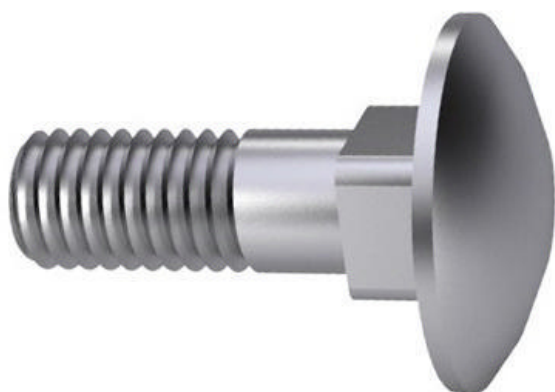

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M12X40

Cod Articol	08310.120.040
Marcă	-
UBB	950351620808
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558619
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	40 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Clasă	8.8
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈303
BS	≈4933
DIN	603
ISO	≈8677

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	40
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Desen tehnic

