

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel 25CrMo4+QT Simplu pentru vase de presiune M16X110

Cod Articol	23015.160.110
Marcă	-
UBB	500648378395
UNSPSC	31161620
EAN	8717077222038
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	110 mm
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Material tehnic	25CrMo4+QT
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Info
Approved for use
in accordance
with the PED
(Pressure Equipment
Directive). Certificate
EN 10204 3.1
available on request
against a charge for
pressure vessels


Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16

Desen tehnic

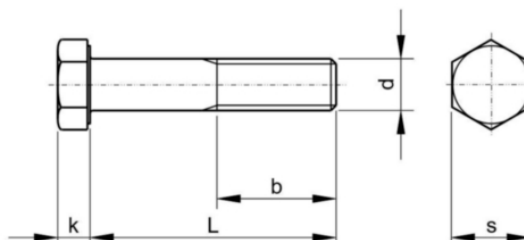

k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

FABORY