


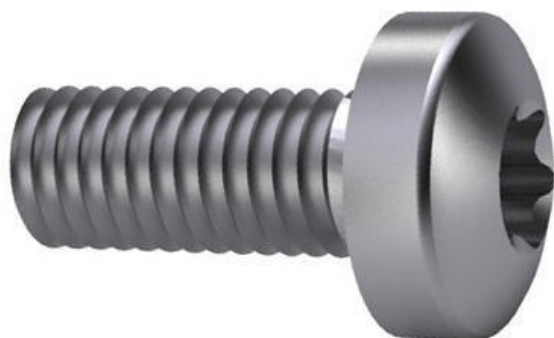

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 4.8 M3X16

Cod Articol	24425.030.016
Marcă	-
UBB	500649010807
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249509
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ISO	14583
-----	-------

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5.6
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.4
L (mm)	16
P	0.5
Locaș	10

Desen tehnic

