


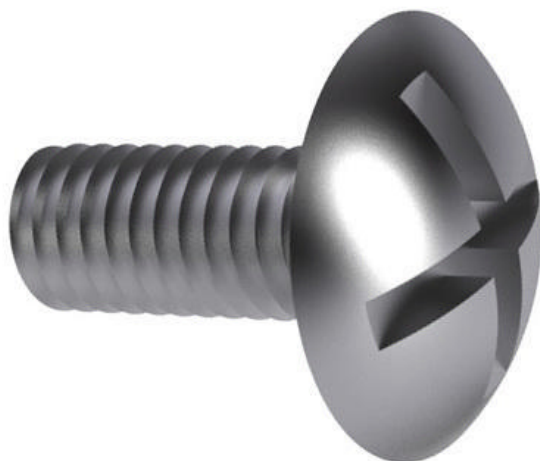

Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M6X10

Cod Articol	24650.060.010
Marcă	-
UBB	950353515014
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638564
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129
----	----------

Specificatii tehnice

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	10
n	1.6
P	1

Desen tehnic

