


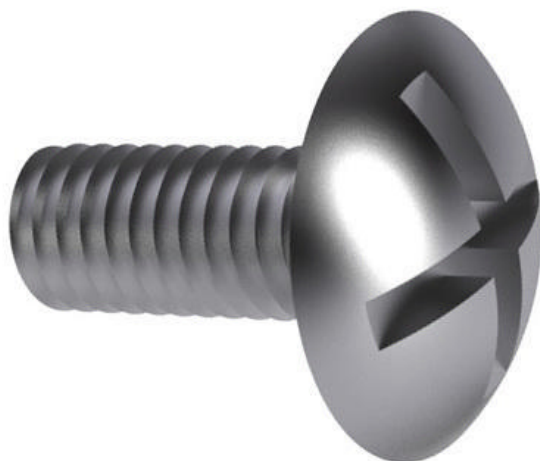

Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M8X60

Cod Articol	24650.080.060
Marcă	-
UBB	951353572591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638793
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129
----	----------

Specificatii tehnice

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	60
n	2
P	1.25

Desen tehnic

