



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M8X20

Cod Articol	24671.080.020
Marcă	-
UBB	951353508173
UNSPSC	31161504
EAN	8715492642349
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.


Standarde

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20

Desen tehnic

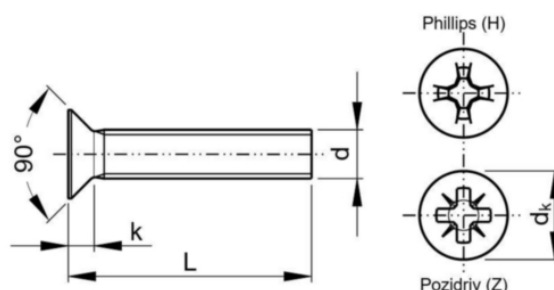

Nr. locaș cruce	4
-----------------	---

P	1.25
---	------

FABORY