


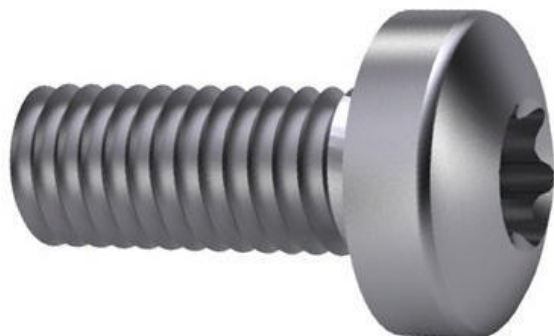

Șuruburi cu cap rotund locaș hexalobular DIN ≈7985 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X12

Cod Articol	24813.060.012
Marcă	-
UBB	500654566131
UNSPSC	31162400
EAN	8712423018518
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Filet complet L ≤	35
k	4.6
L (mm)	12
P	1
Locaș	30

Desen tehnic

