


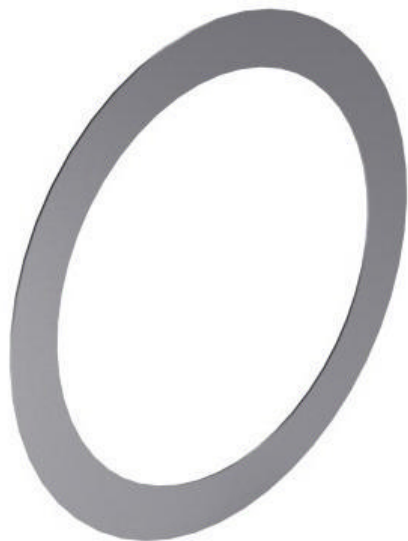

**Șaibe de reglare toleranțe,
grosime h=0,1mm DIN 988
Oțel 2 K 50 Simplu h=0,1mm
6X12MM**

Cod Articol	38600.060.012
Marcă	-
UBB	500645301291
UNSPSC	31163301
EAN	8717077086845
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	6 mm
Material	Oțel
Material tehnic	2 K 50
Diametru extern	12
Tratament suprafață	Simplu
Info	h=0,1MM

Standarde

DIN	988
-----	-----

Specificatii tehnice

d1	6
d1 (max.)	6.15
d1 (min.)	6.03
d2	12
d2 (max.)	11.95
d2 (min.)	11.77
D (mm)	6
Grosime	0.1

Desen tehnic

