


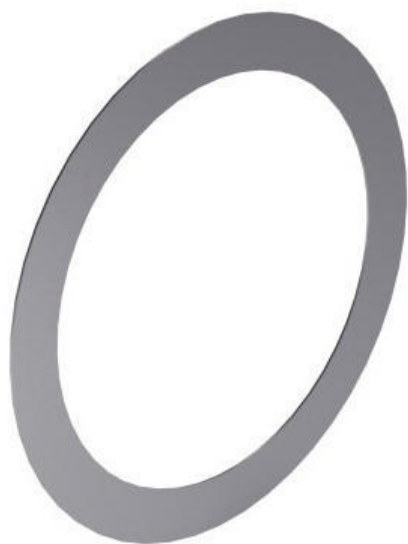

**Șaibe de reglare toleranțe,
grosime h=0,1MM DIN 988
Oțel 2 K 50 Simplu h=0,1MM
13X19MM**

Cod Articol	38600.130.019
Marcă	-
UBB	500645301457
UNSPSC	31163301
EAN	8717077086869
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	13 mm
Material	Oțel
Material tehnic	2 K 50
Diametru extern	19
Tratament suprafață	Simplu
Info	h=0,1MM

Standarde

DIN	988
-----	-----

Specificatii tehnice

d1	13
d1 (max.)	13.23
d1 (min.)	13.05
d2	19
d2 (max.)	18.935
d2 (min.)	18.725
D (mm)	13
Grosime	0.1

Desen tehnic

