


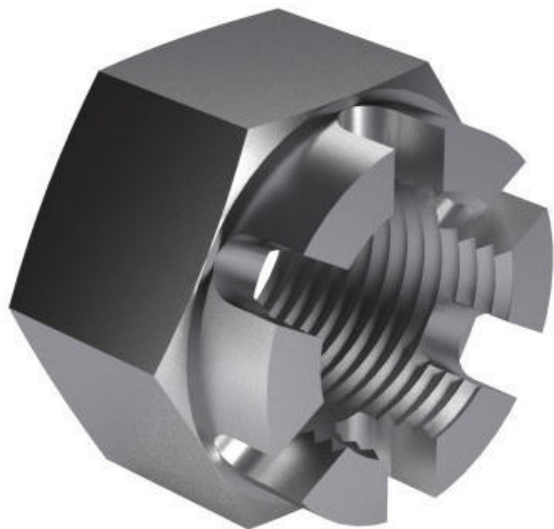

Piuliță hexagonală crenelată DIN 935-1 Oțel inoxidabil A2 M20

Cod Articol	51220.200.001
Marcă	-
UBB	950355588167
UNSPSC	31161707
EAN	8715492276056
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Valorile de ghidare pentru pinii spintecați recomandați conform DIN 94 (ISO 1234).În funcție de disponibilitate dimensiunile pot varia.

Standarde

DIN	935-1
NEN	729

Specificatii tehnice

d-D	M20
m	22
n	4.5
Număr de locașe	6
P	2.5
s	30
Splint spintecat DIN 94	4

Desen tehnic

