


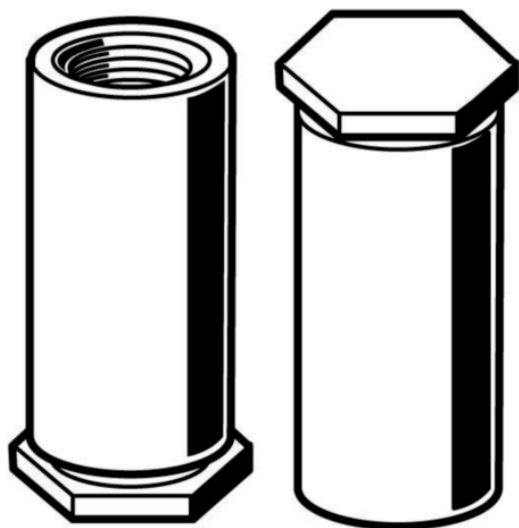

Suporți închiși cu filet interior cu auto-fixare mecanică Oțel inoxidabil A1 M4X7,10X14X6,5

Cod Articol	51227.040.014
Marcă	-
UBB	500656767802
UNSPSC	31161816
EAN	8712423021983
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	M4
Lungime	14 mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A1
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Prezoanele cu hexagon pentru fixare în tablă fără trecere sunt potrivite pentru utilizarea în tablă cu duritate maximă de HRB70. Pentru tablă cu duritate mai mare se recomandă folosirea de piulițe cu fixarea în tablă.

Standarde

Specificatii tehnice

B (min.)	6.5
C	7.1
d-D	M4
Diametru gaură	7.2
L (mm)	14

Desen tehnic

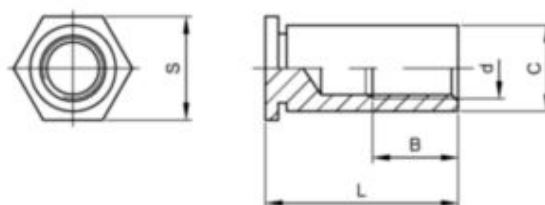

Distanță minimă față de margine 8

EABODY

Grosime minimă a tablei recomandată 1.3

S 7.9