


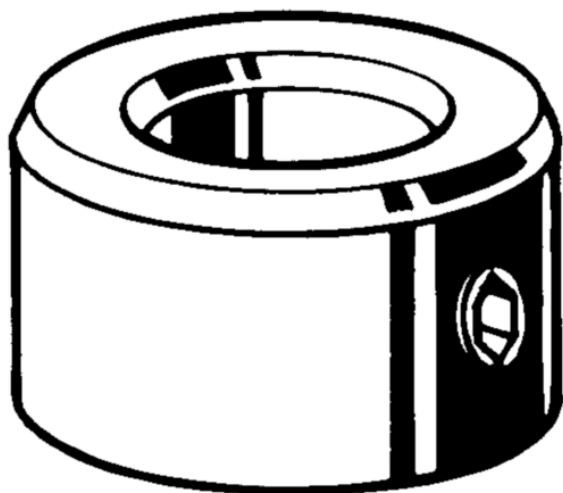

Inel de blocare cu 2 știfturi filetate DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Oțel inoxidabil A2 cu ISO 4027 8

Cod Articol	51371.080.001
Marcă	-
UBB	500571659258
UNSPSC	31161807
EAN	8715494103442
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	8 mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2

Info Aceste inele
reglabile de fixare
sunt echipate cu
știfturi ISO 4027
(DIN 914). Inelele
reglabile cu $d_1 \leq 70$
se livrează cu
un singur știft de
strângere, inele
cu diametru mai
mare sunt livrate
cu 2 știfturi de
strângere. cu ISO
4027

Standarde

DIN ≈705-A

Specificatii tehnice

b (js14)	8
d1	8
d1 (H8)	8
d2 (h13)	16
d3	4
D (mm)	8

Desen tehnic

