


Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A4 80 M6X10

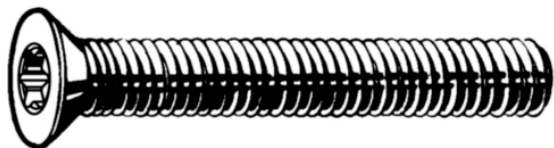

Cod Articol	53345.060.010
Marcă	-
UBB	500690310650
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789074
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	10 mm
Clasă	80
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	14581
DIN	≈965
NF	≈E25-119-1

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
P	1
Locaș	30

Desen tehnic

