


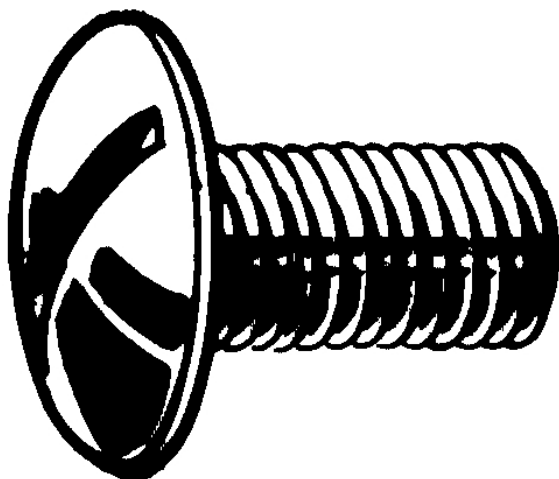

**Șurub cu cap bombat XL,
locaș crestat NF ≈E25-129
Plastic Poliamidă (nilon) 6.6
M6X16**

Cod Articol	56460.060.016
Marcă	-
UBB	950353331602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864123
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	16 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129
----	----------

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Filet complet L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	16
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Desen tehnic

