



FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 5

Cod Articol	63100.050.001
Marcă	-
UBB	950372001020
UNSPSC	31162103
EAN	4006209501054
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	5 mm
Culoare	Gri
Material	Plastic
Nr. tip	S
Info	Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de șurub posibil (valorile îngroșate), și o montare corectă a diblului în suprafața de suport. Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.

Standarde

Specificatii tehnice

Căramidă $\geq$ Mz12	0.24
Beton $\geq$ C20/25	0.28
D (mm)	5
Adâncimea de găurire (min.)	35
Burghiu $\varnothing$	5
L (mm)	25
Căramidă var $\geq$ KS12	0.24
Tip	S 5

Desen tehnic

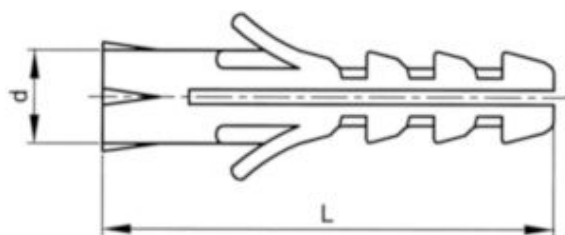

Șuruburi pentru lemn 3
și holșuruburi

TABUR