


FISCHER Diblul tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 12

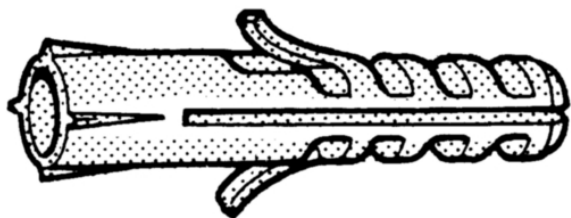

Cod Articol	63100.120.001
Marcă	-
UBB	950372001517
UNSPSC	31162103
EAN	4006209501122
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	12 mm
Culoare	Gri
Material	Plastic
Nr. tip	S
Info	Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de șurub posibil (valorile îngroșate), și o montare corectă a diblului în suprafața de suport. Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.

Standarde

Specificatii tehnice

Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)	0.28
Beton ≥ C20/25	1.5
D (mm)	12
Adâncimea de găurire (min.)	80
Burghiu ø	12
L (mm)	60
Tip	S 12

Șuruburi pentru lemn 8
și holșuruburi

Desen tehnic

