


FISCHER Diblu tip SX Plastic Nilon (poliamidă) SX SX8

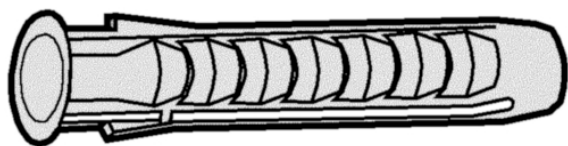

Cod Articol	63120.080.001
Marcă	-
UBB	950372094595
UNSPSC	31162103
EAN	4006209700082
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	8 mm
Culoare	Gri
Material	Plastic
Nr. tip	SX
Info	Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de șurub posibil (valorile îngroșate), și o montare corectă a diblului în suprafața de suport. La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%. Datorită unor posibile variații în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă. SX

Standarde

Specificatii tehnice

Cărămidă $\geq$ Mz12	0.59
Beton celular $\geq$ G2	0.04
Beton celular $\geq$ G4	0.14
Holzșuruburi PAL	4.5
Beton $\geq$ C20/25	0.71

Desen tehnic

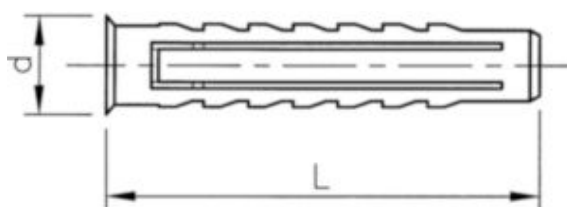

D (mm)	8
Adâncimea de găurire (min.)	50
Burghiu ø	8
Cărămidă var goală KSL12	0.33
L (mm)	40
Cărămidă var ≥ KS12	0.6
Tip	SX 8
Piatră ventilație ≥Hz12, ρ ≥ 1,0 kg/ dm ³	0.17