


FISCHER Diblu tip SX Plastic Nilon (poliamidă) SX SX12

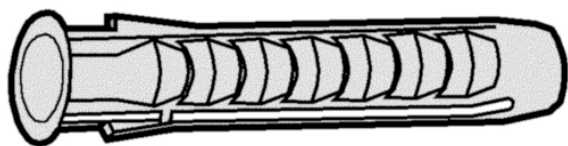

Cod Articol	63120.120.001
Marcă	-
UBB	950372102349
UNSPSC	31162103
EAN	4006209700129
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	12 mm
Culoare	Gri
Material	Plastic
Nr. tip	SX
Info	Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de șurub posibil (valorile îngroșate), și o montare corectă a diblului în suprafața de suport. La folosirea holzsuruburilor se recomandă o reducere a valorilor cu 30%. Datorită unor posibile variații în calitatea conexiunii, valorile se aplică doar pentru fixări în cărămidă. SX

Standarde

Specificatii tehnice

Cărămidă $\geq$ Mz12	0.71
Beton celular $\geq$ G2	0.14
Beton celular $\geq$ G4	0.44
Holzșuruburi PAL	8
Beton $\geq$ C20/25	1.71

Desen tehnic

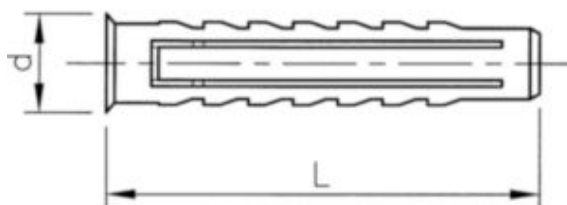

D (mm)	12
Adâncimea de găurire (min.)	80
Burghiu ø	12
Cărămidă var goală KSL12	0.35
L (mm)	60
Cărămidă var ≥ KS12	1.71
Tip	SX 12
Piatră ventilație ≥Hz12, ρ ≥ 1,0 kg/ dm ³	0.26