


FISCHER Manșon cui FNH Oțel Zincat FNH 6/80

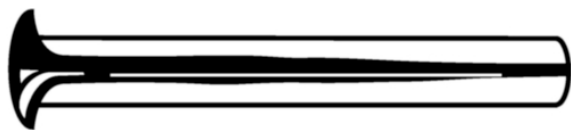

Cod Articol	63224.060.080
Marcă	-
UBB	500676092355
UNSPSC	31162103
EAN	4048962293296
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	6 mm
Lungime	80 mm
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Nr. tip	FNH
Info	Adâncimea de găurire (minimă) pentru prindere de trecere. Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru aplicații non-structurale. Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.

Standarde

Specificatii tehnice

Beton $\geq$ C20/25	0.5
D (mm)	6
Adâncimea de găurire (min.)	90
Burghiu $\varnothing$	6
Adâncime efectivă de ancorare (hef)	30
Rază prindere (max.)	50
L (mm)	80
Tip	FNH6/80

Desen tehnic

